

Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, А4

Артикульный номер: 5016118



- с 2 монтажными отверстиями Ø 11 мм;
- 1805/2: с 4 монтажными отверстиями;
- 1805/4: с 8 монтажными отверстиями;
- 1805/6: с 12 монтажными отверстиями.



A4

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный номер	5016118
Тип	1805 4 VA
Обозначение 1	Блок заземления
Обозначение 2	для 4 соединительных линий
Производитель	OVO
Размер	302mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	77 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,742 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, А4

Артикульный номер: 5016118



Размеры

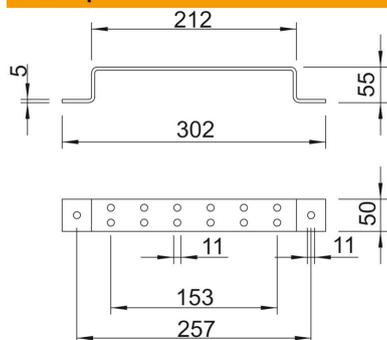

Длина	302 мм
Размер А	212 мм
Размер В	153 мм
Размер G	257 мм
Размер L	302 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров

Заземляющий блок