

Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, А4

Артикульный номер: 5016126



- с 2 монтажными отверстиями Ø 11 мм;
- 1805/2: с 4 монтажными отверстиями;
- 1805/4: с 8 монтажными отверстиями;
- 1805/6: с 12 монтажными отверстиями.



A4

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный номер	5016126
Тип	1805 6 VA
Обозначение 1	Блок заземления
Обозначение 2	для 6 соединительных линий
Производитель	OBO
Размер	404mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	97,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7036 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и
заземления, А4

Артикульный номер: 5016126



Размеры

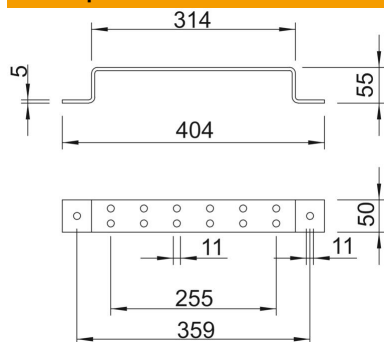

Длина	404 мм
Размер А	314 мм
Размер В	255 мм
Размер G	359 мм
Размер L	404 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Заземляющий блок
-----------------	------------------