

Технический паспорт

Зажим Klick-Snap

Артикульный номер: 2148528



Зажим Klick-Snap со вставным дюбелем для быстрой установки в бетонных и кирпичных стенах. При монтаже необходимо вставить дюбель в отверстие, слегка надавить; когда вставляется труба, лапки зажима защелкиваются и фиксируются вокруг нее.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2148528
Тип	1976 16-21
Обозначение 1	Зажимная скоба
Производитель	OBO
Размер	16-21,5mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,443 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,02 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим Klick-Snap

Артикульный номер: 2148528



Размеры

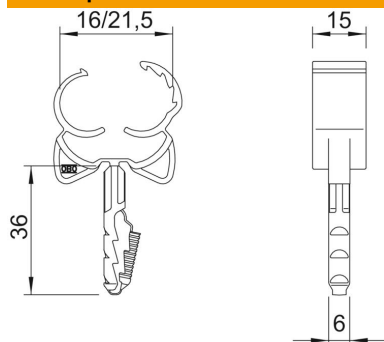

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	Штекерное крепление
Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Разрушающая нагрузка бетона В25	500 N
Не содержит галогенов	да
Диапазон зажима D макс.	21,5 мм
Диапазон зажима D мин.	16 мм