

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225417



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2225417
Тип	2006 25 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	6mm, L25
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,089 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,003 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225417



Размеры

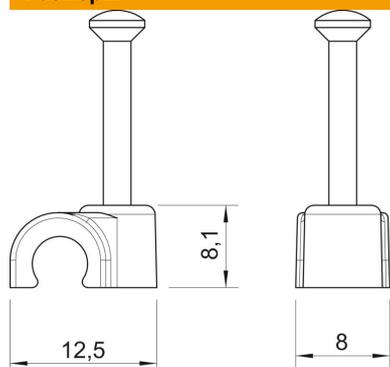

Размер В	8 мм
Размер Н	8,1 мм
Размер L	12,5 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	6 мм
Закаленная поверхность	2,0x25
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	25 мм
Ударпрочность	нет
Стопор трубы	нет