

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227738



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2227738
Тип	2009 35 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	9mm, L35
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,134 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


 
 
Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2227738

Размеры

Размер B	8 мм
Размер H	11,6 мм
Размер L	16,1 мм

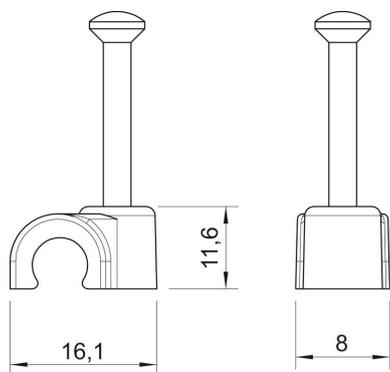

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227738



Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	9 мм
для гвоздя диаметром	2,0x35
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	35 мм
Ударопрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет