

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227746



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2227746
Тип	2009 45 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	9mm, L45
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,153 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2227746

Размеры

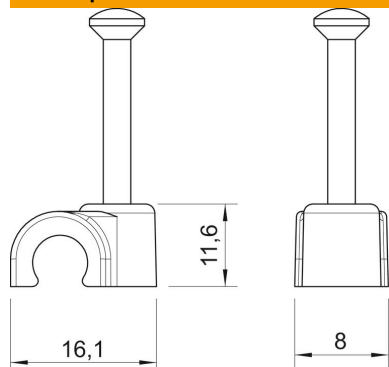

Размер B	8 мм
Размер H	11,6 мм
Размер L	16,1 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	9 мм
для гвоздя диаметром	2,0x45
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	45 мм
Ударопрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет