

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227797



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2227797
Тип	2009 45 LGR SP
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Обозначение 2	Макси-упаковка
Производитель	OBO
Размер	9mm, L45
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,155 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,005 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2227797

Размеры

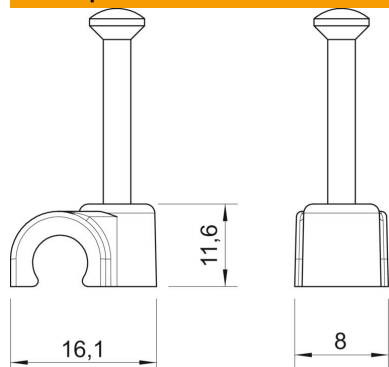

Размер B	8 мм
Размер H	11,6 мм
Размер L	16,1 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	9 мм
для гвоздя диаметром	2,0x45
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	45 мм
Ударопрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет