

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2225905

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2225905
Тип	2011 25 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	11mm, L25
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,138 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0053 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225905



Размеры

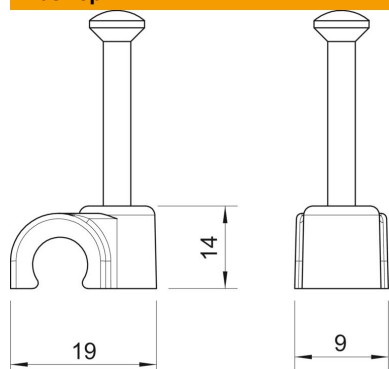

Размер В	9 мм
Размер Н	14 мм
Размер L	19 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
для кабеля диаметром	11 мм
для гвоздя диаметром	2,0x25
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	25 мм
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет