

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228122



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2228122
Тип	2014 50 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	14mm, L50
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,336 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0123 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228122



Размеры

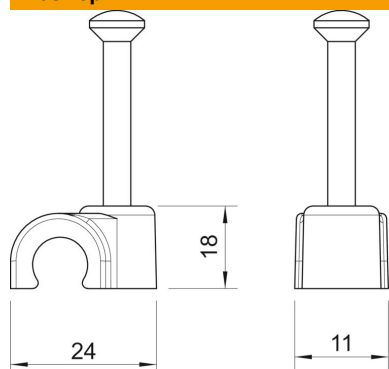

Размер B	11 мм
Размер H	18 мм
Размер L	24 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	14 мм
Закаленная поверхность	2,0x50
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	50 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет