

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2226219

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2226219
Тип	2016 40 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	16mm, L40
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,32 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0122 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2226219

Размеры

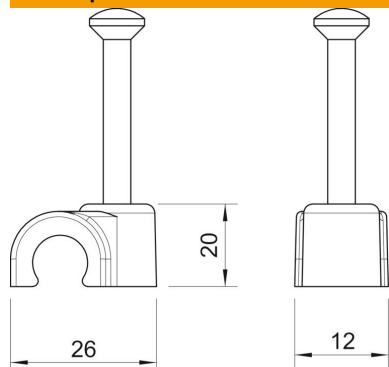

Размер B	12 мм
Размер H	20 мм
Размер L	26 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	16 мм
Закаленная поверхность	2,0x40
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	40 мм
Ударпрочность	нет
Стопор трубы	нет