


# Технический паспорт

## Групповое крепление-захват GRIP 10, огнестойкий

Артикульный номер: 2205388

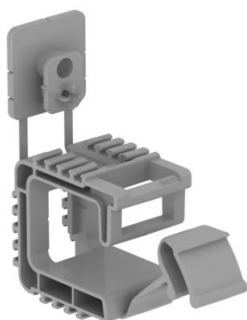

Групповое крепление-захват для универсального применения с крепежными отверстиями Ø 6 мм, подходит для настенного и потолочного монтажа. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей. Трудновоспламеняемая конструкция серого цвета согласно DIN VDE 0471/DIN IEC 695, часть 2-1, температура испытания 960 °C. Рекомендованное расстояние для крепления при полной нагрузке составляет 50-60 см. Вместимость: 2031/10 макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2205388
Обозначение 1	Групповое крепление-захват
Обозначение 2	с установочным контуром, 960°C
Производитель	OBO
Размер	10x NYM3x1,5
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,41 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Групповое крепление-захват GRIP 10, огнестойкий

Артикульный номер: 2205388



## Размеры

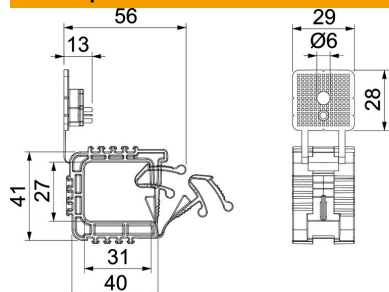

## Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	10
Огнестойкое исполнение	да
Разрушающая нагрузка	0,32 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет