

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198100



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



pp Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	1198100
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	90-100mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,175 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина



Артикульный номер: 1198100

Размеры

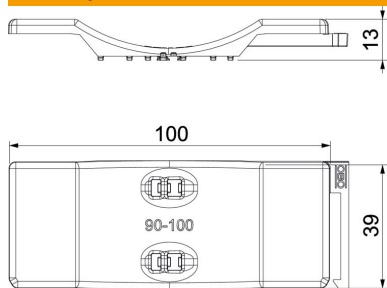

Размер В	106 мм
Размер Н	12,8 мм
Размер L	40 мм

Технические характеристики

Конструкция с пластиной/зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	100 мм
Диапазон зажима D макс.	100 мм
Диапазон зажима D мин.	90 мм