

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина



Артикульный номер: 1198022



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	1198022
Тип	2058UW 22 LGR
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	16-22mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,268 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина


Артикульный номер: 1198022



Размеры

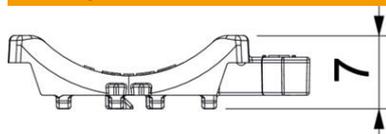

Размер B	27,5 мм
Размер H	6,8 мм
Размер L	37 мм

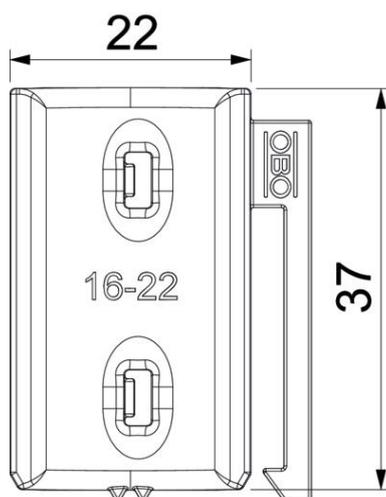

Технические характеристики

Конструкция с пластиной/ зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	22 мм
Диапазон зажима D макс.	22 мм
Диапазон зажима D мин.	16 мм