

# Технический паспорт

## Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198052



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	1198052
Тип	2058UW 52 LGR
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	46-52mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,719 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Универсальная прижимная пластина


Артикульный номер: 1198052



### Размеры



Размер В	57,5 мм
Размер Н	11,8 мм
Размер L	40 мм

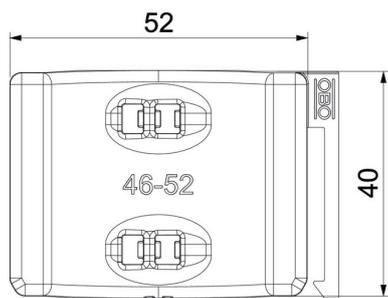

### Технические характеристики

Конструкция с пластиной/ зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	52 мм
Диапазон зажима D макс.	52 мм
Диапазон зажима D мин.	46 мм