

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198058



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	1198058
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	52-58mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,794 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина


Артикульный номер: 1198058



Размеры



Размер B	63,5 мм
Размер H	11,8 мм
Размер L	40 мм

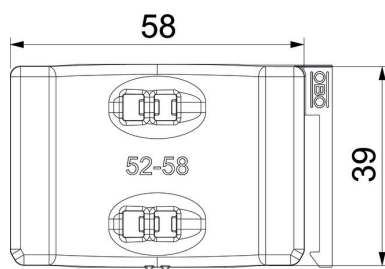

Технические характеристики

Конструкция с пластиной/зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	58 мм
Диапазон зажима D макс.	58 мм
Диапазон зажима D мин.	52 мм