

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198064



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	1198064
Тип	2058UW 64 LGR
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	58-64mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,877 кг
Единица веса	кг/100 шт.

 
Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина


Артикульный номер: 1198064



Размеры



Размер В	69,5 мм
Размер Н	11,8 мм
Размер L	40 мм

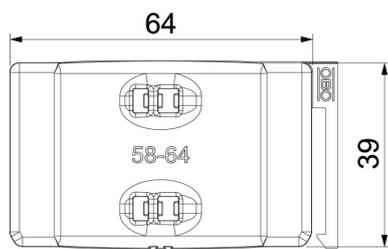

Технические характеристики

Конструкция с пластиной/зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	64 мм
Диапазон зажима D макс.	64 мм
Диапазон зажима D мин.	58 мм