

# Технический паспорт

## Универсальная прижимная пластина



Артикульный номер: 1198070



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	1198070
Тип	2058UW 70 LGR
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	64-70mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,957 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Универсальная прижимная пластина


Артикульный номер: 1198070



### Размеры



Размер В	75,5 мм
Размер Н	12,3 мм
Размер L	40 мм

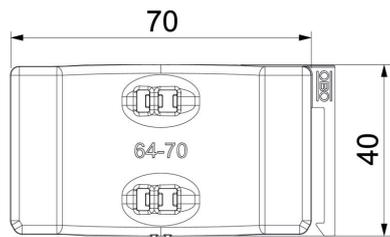

### Технические характеристики

Конструкция с пластиной/зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	70 мм
Диапазон зажима D макс.	70 мм
Диапазон зажима D мин.	64 мм