

Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198076



Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.



pp Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	1198076
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	комбинир. с двойной пластиной
Lieferbar ab	15.05.2019
Производитель	OBO
Размер	70-76mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,94 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальная прижимная пластина

Артикульный номер: 1198076



Размеры

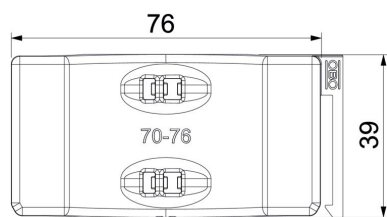

Размер B	81,5 мм
Размер H	12,3 мм
Размер L	40 мм

Технические характеристики

Конструкция с пластиной/зажимной скобой	Пластина
Подходит для кабеля макс. диаметром	76 мм
Диапазон зажима D макс.	76 мм
Диапазон зажима D мин.	70 мм