

Технический паспорт

Опорная точка заземления

Артикульный номер: 5420008




- для соединения с системами заземления, отводами и арматурой;
- контактная пластина \varnothing 79 мм из высококачественной нержавеющей стали (V4A);
- со стержнем \varnothing 10 мм из нержавеющей стали (V2A);
- с пластиковой крышкой для простой установки.

A4 Нержавеющая сталь 1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5420008
Тип	205 B-M10 VA
Обозначение 1	Элемент системы заземления
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	23,912 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

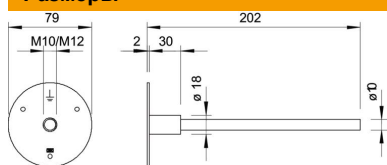

Длина 210 мм

Технические характеристики

Резьба M10