

Технический паспорт

Опорная точка заземления с осью и двойной резьбой FT

Артикульный номер: 5420024



- подключение к системам заземления, токоотводам и арматуре
- контактная пластина: Ø 80 мм из высококачественной нержавеющей стали (V4A)
- с резьбой M10 и M12
- в комплекте с пластиковой крышкой для простой установки
- с болтами 180 мм (FT)



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5420024
Обозначение 1	Опорн. точка заземления, с осью
Обозначение 2	с двойной резьбой
Производитель	OBO
Размер	M10/M12
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	23,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

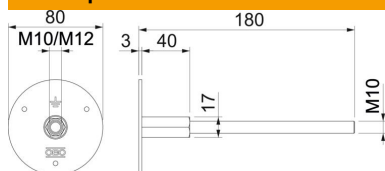

Длина	180 мм
-------	--------

Технический паспорт

Опорная точка заземления с осью и двойной резьбой
FT

Артикульный номер: 5420024



Технические характеристики

Соединительная ось	180 мм
Токопроводящая способность	N/100 кА
Диаметр соединительной пластины	80 мм
Резьба	M10/M12
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	4,9 кА
Материал соединительной планки	Сталь горячего цинкования