


Технический паспорт

Монтажная рейка, неперфорированная GTP

Артикульный номер: 1115057



G-образная рейка G32 соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50035).
Ширина монтажной рейки 32 мм.

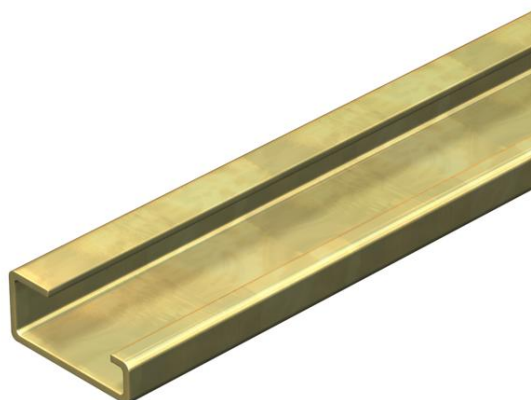

St Сталь

GTP Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

Исходные данные

Артикульный номер	1115057
Тип	2064 GTP 2M
Обозначение 1	Несущая шина
Обозначение 2	без перфорации
Производитель	OBO
Размер	2000x32x15
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3258 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Монтажная рейка, неперфорированная GTP

Артикульный номер: 1115057



Размеры

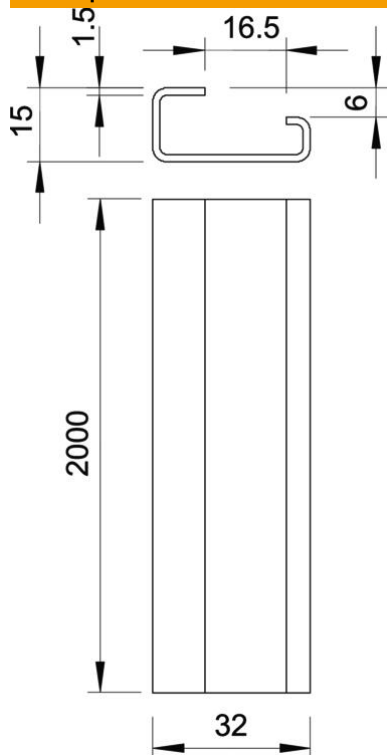

Длина	2 000 мм
Ширина	32 мм
Высота	15 мм

Технические характеристики

Исполнение	неперфорированный
Конструкция шин	G-образная рейка
Связка	20 м
Форма отверстия (ETIM)	без
Прочность материала	1,5 мм