

Технический паспорт

DIN-рейка, неперфорированная GTP

Артикульный номер: 1115650



DIN-рейка 35 x 7,5 мм соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).



St

Сталь

GTP

Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

Исходные данные

Артикульный номер	1115650
Тип	2069 2M GTP
Обозначение 1	Монтажная шина
Обозначение 2	без перфорации
Производитель	OBO
Размер	2000x35x7,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	36,04 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,626 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

DIN-рейка, неперфорированная GTP


Артикульный номер: 1115650



Размеры

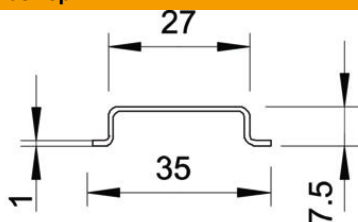

Длина	2 000 мм
Ширина	35 мм
Высота	7,5 мм

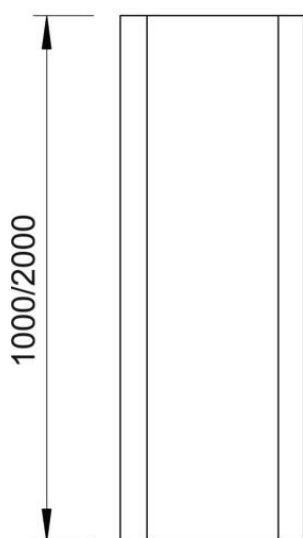

Технические характеристики

Исполнение	неперфорированный
Конструкция шин	Монтажная рейка DIN EN 60715
Связка	50 м
Форма отверстия (ETIM)	без
Прочность материала	1 мм