


# Технический паспорт

## Разделительный зажим, закрытый

Артикульный номер: 5335256

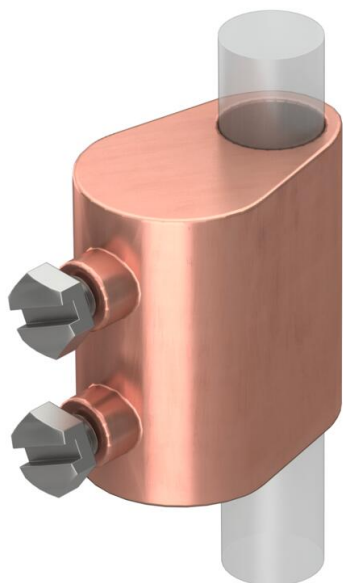

- для соединения круглых проводников Rd 8-10 со стержнями заземления Rd 16;
- с 2 шестигранными болтами из высококачественной нержавеющей стали (V2A);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Cu

омедненный

### Исходные данные

Артикульный номер	5335256
Тип	223 DIN MS
Обозначение 1	Разделительная вставка
Производитель	OBO
Размер	8-10mmx16
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1212 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Разделительный зажим, закрытый

Артикульный номер: 5335256



## Размеры

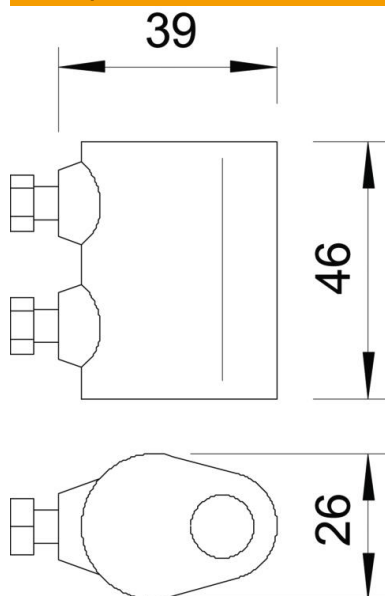

## Технические характеристики

Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка	Rd 8-10/16 мм
биметаллический соединитель	нет
Промежуточная пластина	нет