


Технический паспорт

Разделительный зажим, открытый

Артикульный номер: 5335140

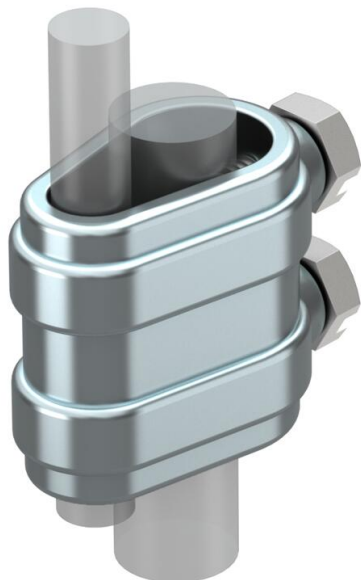

- с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
- корпус из литого цинка.



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5335140
Тип	223 O DIN ZN
Обозначение 1	Разделительная вставка
Обозначение 2	открытая
Производитель	OBO
Размер	8-10mmx16
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	12,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6112 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный зажим, открытый

Артикульный номер: 5335140



Размеры

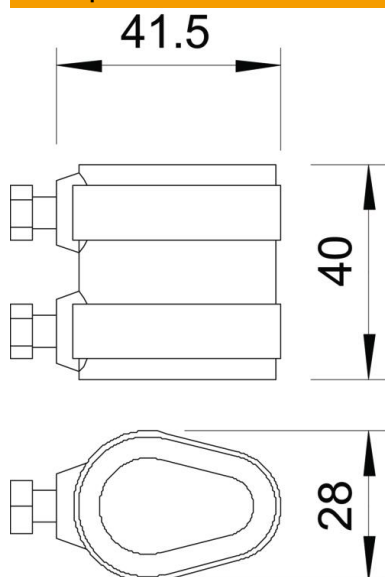

Технические характеристики

Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка	Rd 8-10/16 мм
биметаллический соединитель	нет
Промежуточная пластина	нет