


Технический паспорт

Разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30 мм
Артикульный номер: 5336309

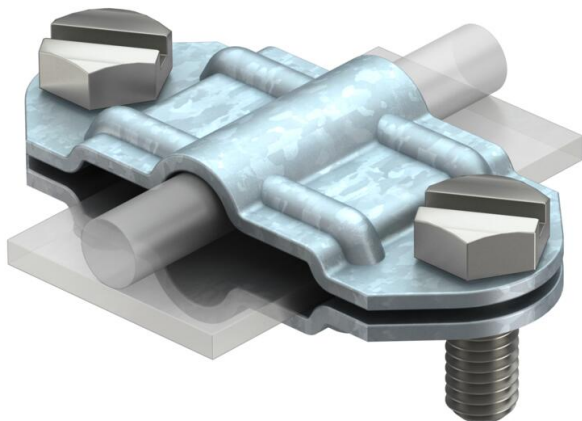

- Для соединения проводов круглого сечения Rd 8-10 или плоских проводов FL 30
- С 2 винтами с шестигранной головкой M8 x 20 из нержавеющей стали (VA)
- Ток короткого замыкания I_k (50 Гц), время 0,6 с, макс. темп. 300 °C: 8,5 кА



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5336309
Тип	233 8
Обозначение 1	Разделительная вставка
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	8,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2913 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30 мм

Артикульный номер: 5336309



Размеры

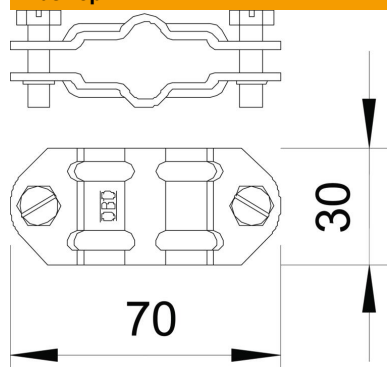

Технические характеристики

Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 мм
биметаллический соединитель	нет
Промежуточная пластина	нет