


# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала  
150 мм

Артикульный номер: 6023533

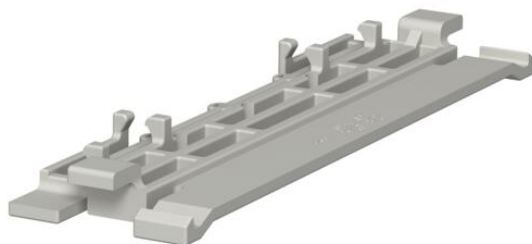

Скоба крышки применяется для лучшей и более простой прокладки кабелей в коробе для монтажа электроустановочных изделий WDK. Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба. Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода. Начиная с ширины канала 110 мм верхнюю клемму можно также использовать для монтажных работ.




PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6023533
Тип	2370 150
Обозначение 1	Верхняя клемма
Производитель	OBO
Размер	150mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,05 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0867 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры

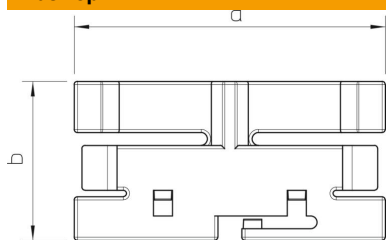

Длина	36 мм
Ширина	136,2 мм
Размер a	136,2 мм
Размер b	36 мм

# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала  
150 мм

Артикульный номер: 6023533



## Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	150 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C