


Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
6-10 мм Cu

Артикульный номер: 5328284



- С 4 шестигранными болтами M6 x 12
- В соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

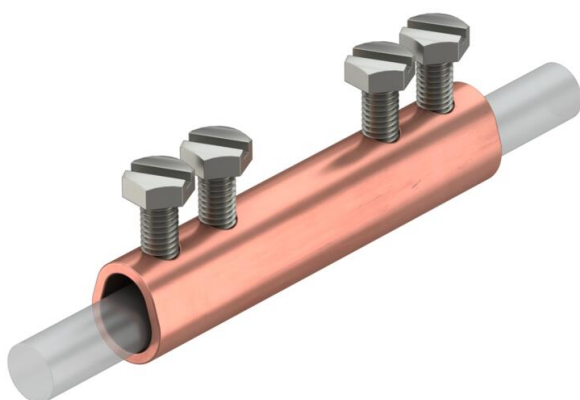


Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5328284
Тип	237 N CU
Обозначение 1	Соединительная муфта
Производитель	OBO
Размер	6-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2667 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

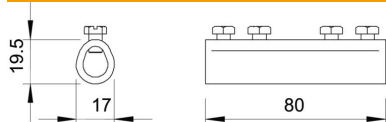

Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
6-10 мм Cu

Артикульный номер: 5328284



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 6-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	6 мм
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	6 мм