


Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5328209



- с 4 винтами с шестигранной головкой M6 x 10
- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

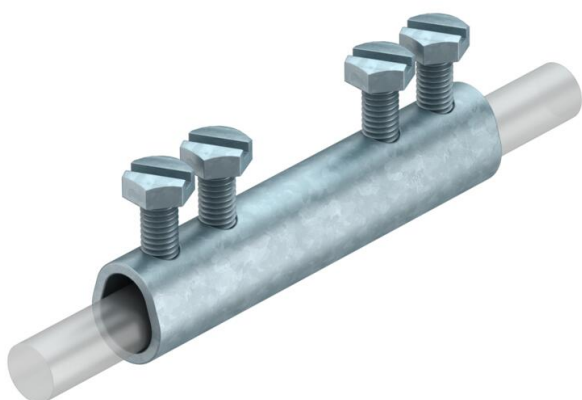


St Сталь

F огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	5328209
Тип	237 N FT
Обозначение 1	Соединительная муфта
Производитель	OVO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	8,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1896 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

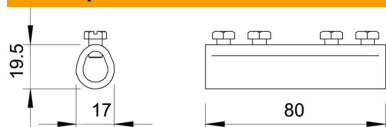

Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5328209



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет