

Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
8 мм

Артикульный номер: 5329078



- болт с плоской круглой головкой M10 x 30 и шестигранная гайка M10
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5329078
Тип	239
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	12,51 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7638 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Продольный соединитель для круглых проводников Rd
8 мм

Артикульный номер: 5329078



Размеры

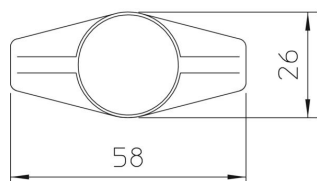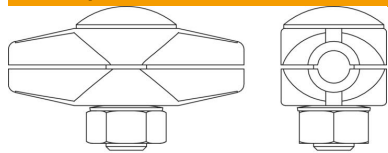

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с полукруглой плоской головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Ширина плоского провода, провод 1, макс.	8 мм
Ширина плоского провода, провод 1, мин.	8 мм
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8 / Rd 8
Посадка	Rd 8 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет