

Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 60 мм

Артикульный номер: 6028136



Крышка для закрытия кабельных коробов.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6028136
Тип	2410 60LGR
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для WDK
Производитель	OBO
Размер	60x2000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	15,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3662 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 60 мм

Артикульный номер: 6028136



Размеры

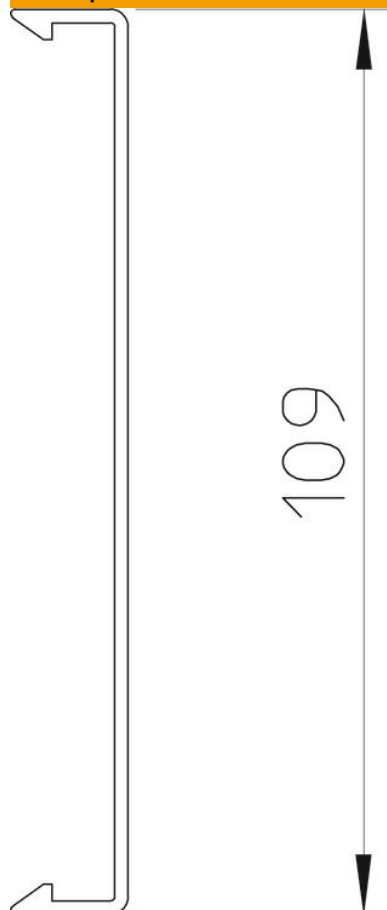

Длина	2 000 мм
Ширина	60 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C