


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311713



- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

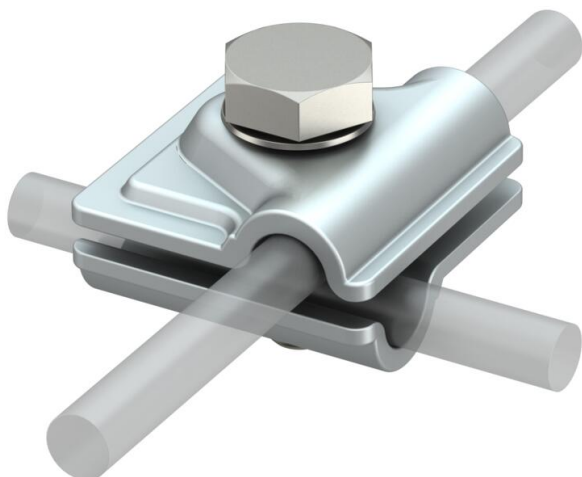

Alu

Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	5311713
Тип	249 В ALU
Обозначение 1	Соедин-ль быстр.монтажа Vario
Производитель	OBO
Размер	44x44mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0175 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311713




Размеры

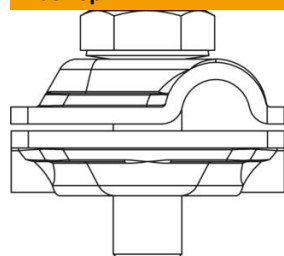

Размер A

44 мм

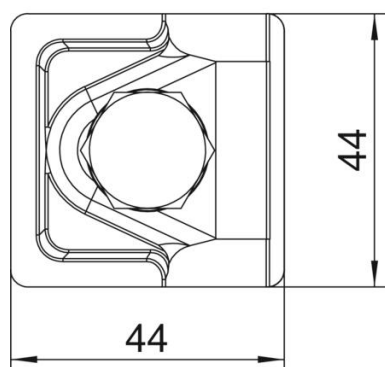

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет