


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5312906

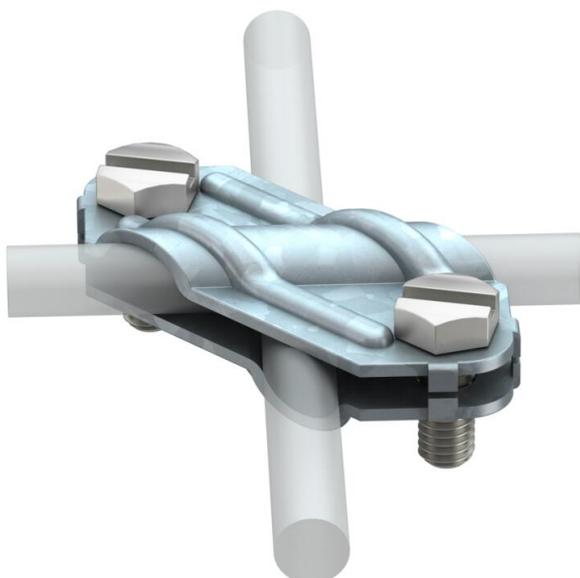

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
- проводники: Rd 8-10 x FL 30
- проводники: FL 30 x FL 30
- смонтирован при помощи 2 шестигранных болтов M8 x 20 (F)



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5312906
Тип	250
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5312906



Размеры

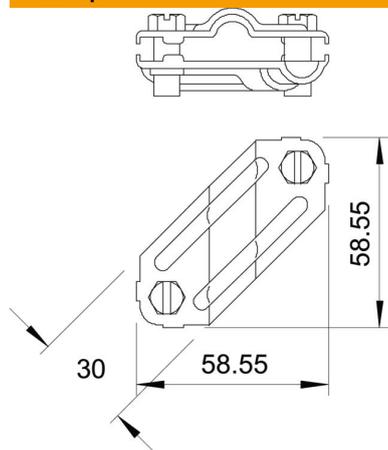

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	5,6 кА
Посадка	Rd 8-10/FL30 мм
Промежуточная пластина	нет