


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5312035



- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для круглых проводников: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)

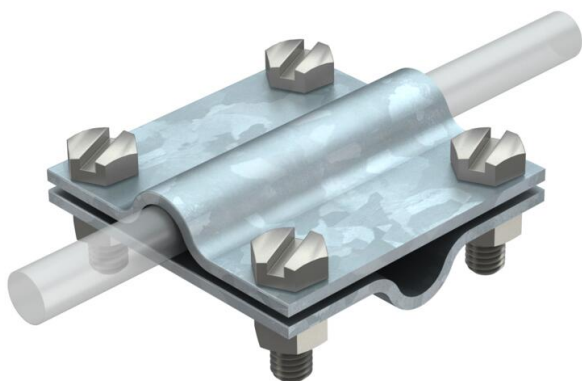

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 5312035 |
| Тип | 251 8-10 |
| Обозначение 1 | Крестовой соединитель |
| Производитель | OBO |
| Размер | 8-10mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 25 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 11,69 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,3098 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм


Артикульный номер: 5312035



Размеры



| | |
|----------|-------|
| Размер А | 52 мм |
| Размер В | 52 мм |

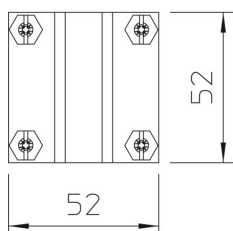

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Вид крепежного винта | Болт с шестигранной головкой |
| Вид соединителя | Крестовой соединитель |
| Токопроводящая способность | Н/100 кА |
| Подходит для соединения | Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Промежуточная пластина | нет |