


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5312132



- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с 4 шестигранными болтами M 6 x 16 из нержавеющей стали (VA)

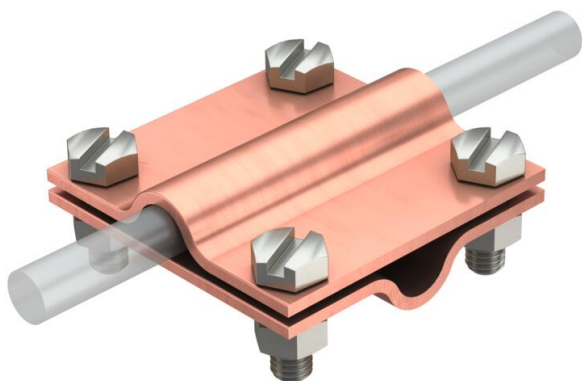

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5312132
Тип	251 CU
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	12,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4651 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм


Артикульный номер: 5312132



Размеры



Размер А	52 мм
Размер В	52 мм

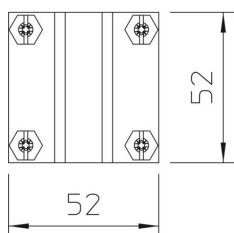

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет