

Технический паспорт

Насадка для забивания стержней заземления ST, BP и OMEX, тип 2531

Артикульный номер: 3043908



2531 20 : Ударный наконечник для вибромолота

- Изготовитель Bosch GSH 27, USH 27 (раствор ключа 28 мм)
- Подходит для системы стержней заземления ST, BP и OMEX
- Закаленный

St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	3043908
Тип	2531 20
Обозначение 1	Ударный наконечник
Обозначение 2	для ударного молотка
Производитель	OVO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	200 кг
Единица веса	кг/100 шт.



Технический паспорт

Насадка для забивания стержней заземления СТ, ВР и ОМЭК, тип 2531

Артикульный номер: 3043908



Размеры

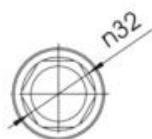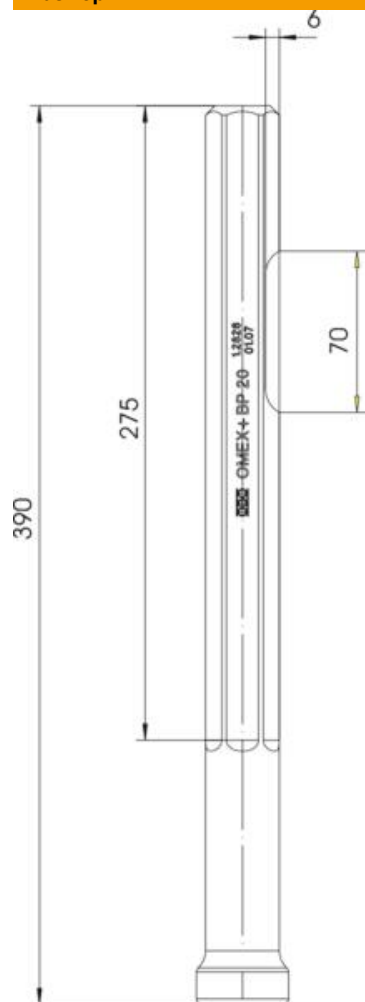

Технический паспорт

Насадка для забивания стержней заземления ST, BP и OMEX, тип 2531

Артикульный номер: 3043908



Технические характеристики

Исполнение	Ударные наконечники
Bauforn Tiefenerder	BP OMEX стандартное
для глубинного заземлителя	20 мм