


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины A4
Артикульный номер: 5312594

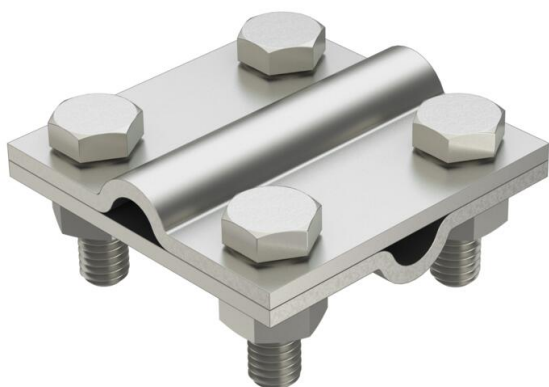

- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC / EN 62305-3)
- для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
- крепится 4мя шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 (F).



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	5312594
Тип	253 S3 V4A
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	3400
Единица расхода	Шт.
Масса	25,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1945 кг CO ₂ e / 1 Шт.


 
 
Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4

Артикульный номер: 5312594



Размеры

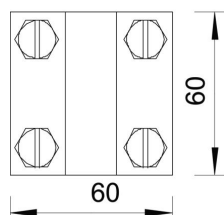

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет