


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314135

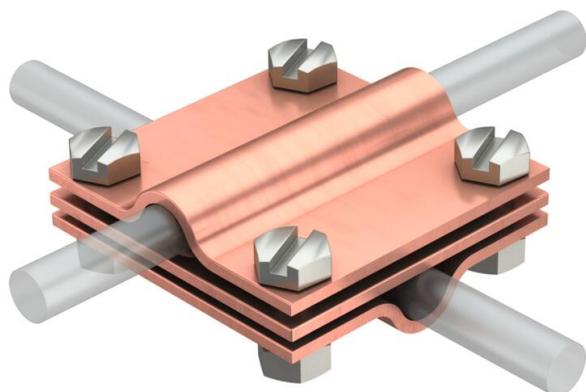

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с промежуточной пластиной
- с 4 шестигранными болтами M6 x 20 и 4 шестигранными гайками M6 (F)
из нержавеющей стали(VA)



Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5314135
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	17,41 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314135



Размеры



Размер А	52 мм
Размер В	52 мм

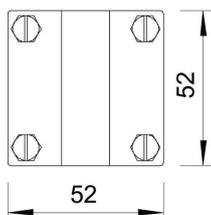

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	да