


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222140



Зажимная скоба 14 мм

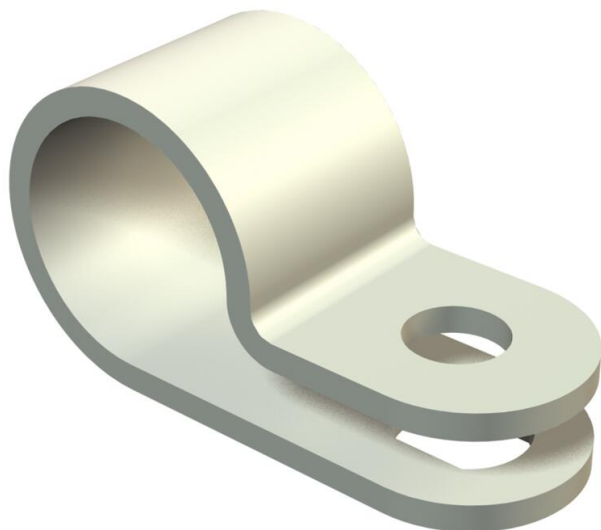

PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	2222140
Тип	255 14 LGR
Обозначение 1	Зажимная скоба
Производитель	OBO
Размер	14mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,103 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0054 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222140



### Размеры

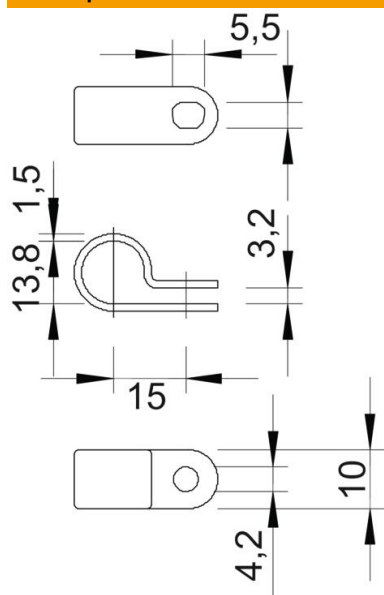

Размер d	13,8 мм
Размер e	15 мм
Размер s	1,5 мм
Размер x	3,2 мм

### Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	14
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Номинальный диаметр	14 мм
Устойчив к УФ	нет