


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников

Артикульный номер: 5314574



- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- подходит для проводников макс. FL 30 x FL 30
- без промежуточной пластины
- монтаж с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8

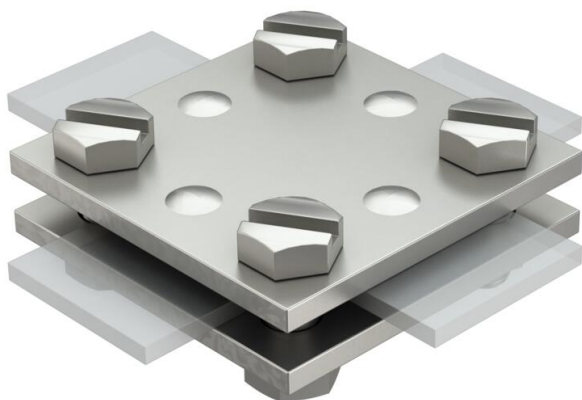

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	5314574
Тип	256 S6 V4A
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	3600
Единица расхода	Шт.
Масса	24,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1874 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников


Артикульный номер: 5314574



Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм

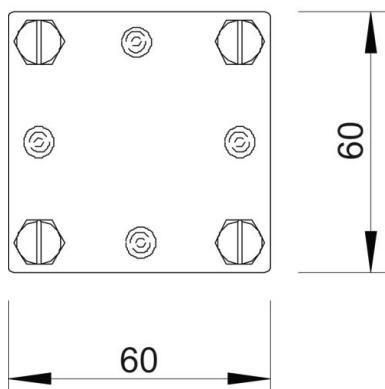

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм