


Технический паспорт

Клемма для кровельного водосточного желоба, для
любого борта

Артикульный номер: 5316154

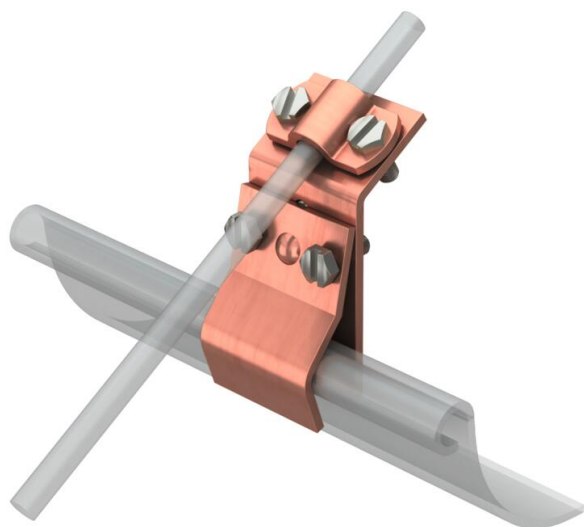

- с 4 шестигранными болтами М6 х 16;
- подходит для бортов любой толщины.

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5316154
Тип	262 CU
Обозначение 1	Зажим лотка
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	20,94 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7835 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для кровельного водосточного желоба, для
любого борта

Артикульный номер: 5316154



Размеры

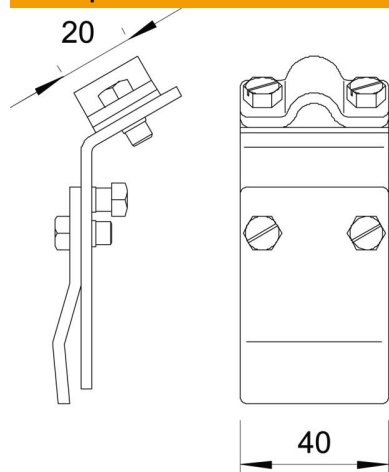

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Зажим водосточного желоба
Посадка	Rd 8-10 мм