


Технический паспорт

Клемма для снегоулавливающей решетки

Артикульный номер: 5316510

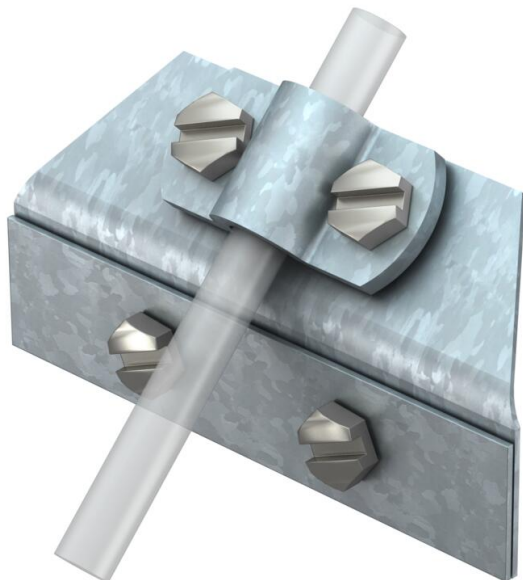

- толщина листа до 8 мм
- с 4 винтами с шестигранной головкой М6 х 16

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	5316510
Тип	264
Обозначение 1	Клемма д.противоснеж. решетки
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	18,64 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,466 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для снегоулавливающей решетки

Артикульный номер: 5316510



Размеры

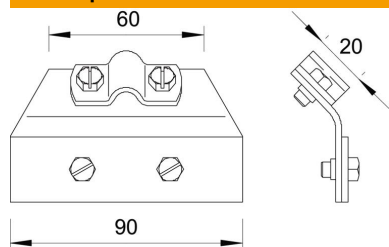

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Клемма для противоснежной решетки
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	8 мм