


Технический паспорт

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10,
диапазон зажима до 10 мм
Артикульный номер: 5317258

OBO
BETTERMANN

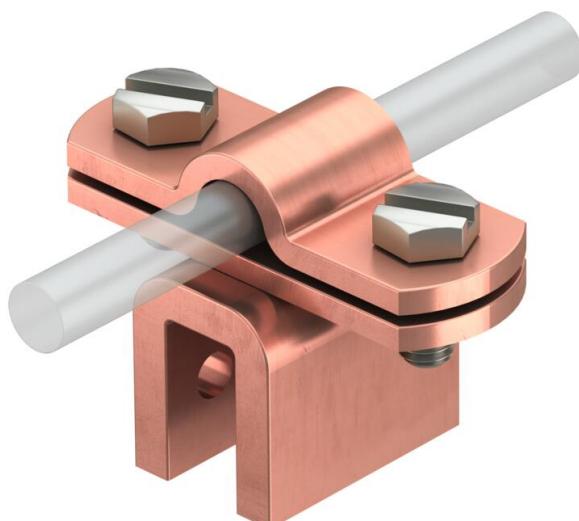

- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Cu Медь

Исходные данные


Артикульный номер	5317258
Тип	270 8-10 CU
Обозначение 1	Клемма
Производитель	ОВО
Размер	8/10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,74 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,5639 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10,
диапазон зажима до 10 мм
Артикульный номер: 5317258

OBO
BETTERMANN

Размеры

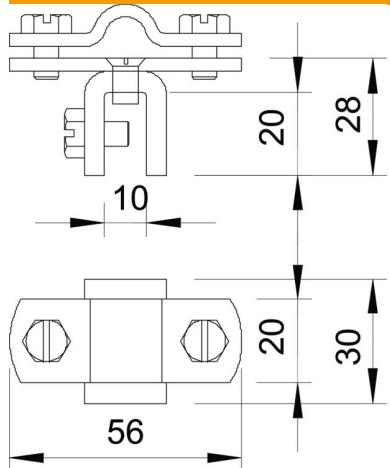

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	H/100 kA
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	10 мм