


Технический паспорт

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10,
диапазон зажима до 10 мм
Артикульный номер: 5317207

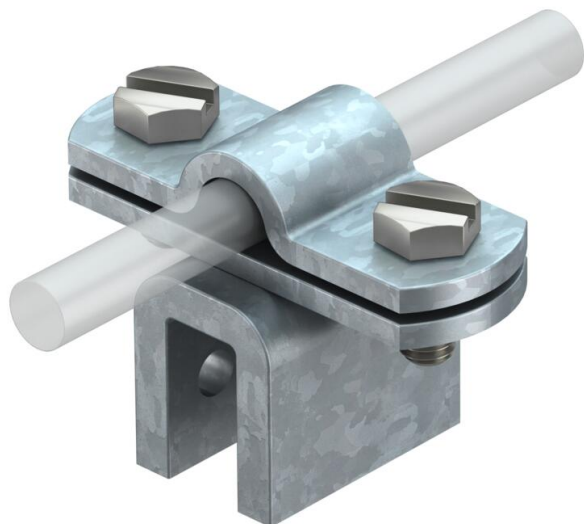

- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5317207
Тип	270 8-10 FT
Обозначение 1	Клемма
Производитель	OBO
Размер	8/10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13,81 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3479 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10,
диапазон зажима до 10 мм
Артикульный номер: 5317207



Размеры

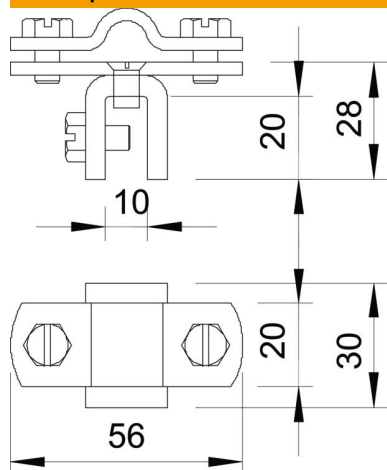

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	10 мм