


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 5 мм

Артикульный номер: 5317401

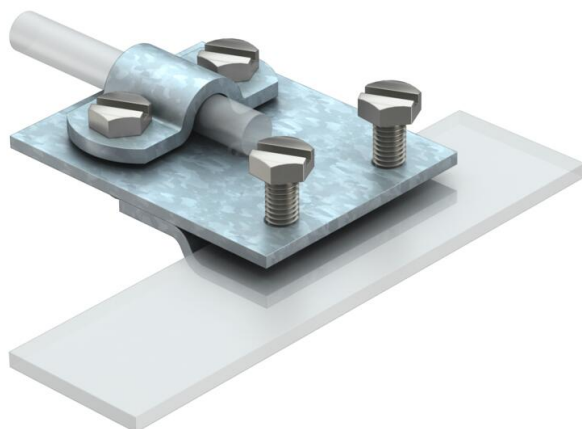

- для фальца толщиной до 5 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- с 4 шестигранными болтами М6 х 12;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5317401
Тип	271 8-10
Обозначение 1	Клемма
Производитель	OBO
Размер	8/10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3077 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 5 мм

Артикульный номер: 5317401



Размеры

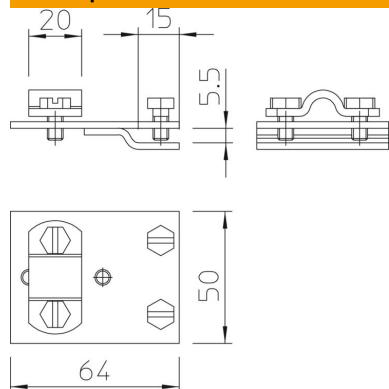

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	5 мм