


# Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикульный номер: 5317274

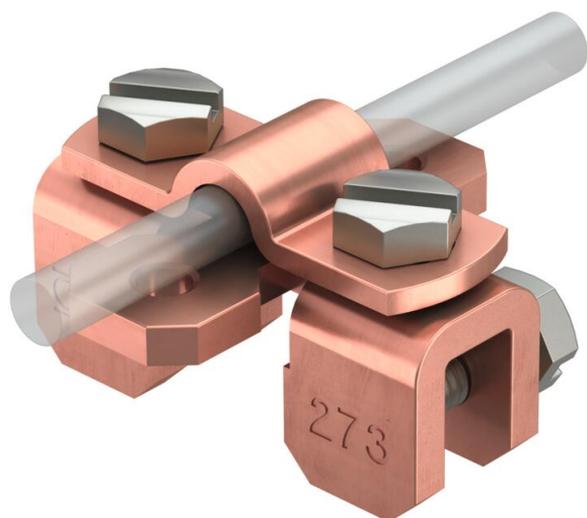

- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности с помощью 2 шестигранных болтов М8 x 10 и 2 шестигранных болтов М8 x 16 (F);
- 273 медь: с шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA).



**Cu** Медь

## Исходные данные

Артикульный номер	5317274
Обозначение 1	Клемма
Производитель	ОВО
Размер	8/10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	18,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикульный номер: 5317274



## Размеры

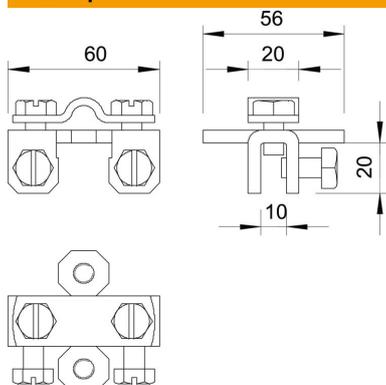

## Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	10 мм