


Технический паспорт

Фальцевая и соединительная клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикульный номер: 5317428



- толщина листа до 10 мм
- Для прокладки проводов вдоль и поперек листа
- 4 винта с шестигранной головкой M6 x 16
- соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)

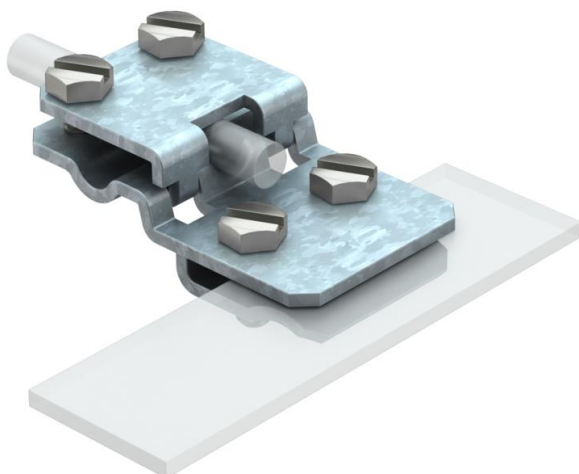

St

Сталь

FT

горячая оцинковка

Исходные данные

Артикульный номер	5317428
Тип	274 8-10
Обозначение 1	Клемма
Производитель	OBO
Размер	8/10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	10 мм