


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001641

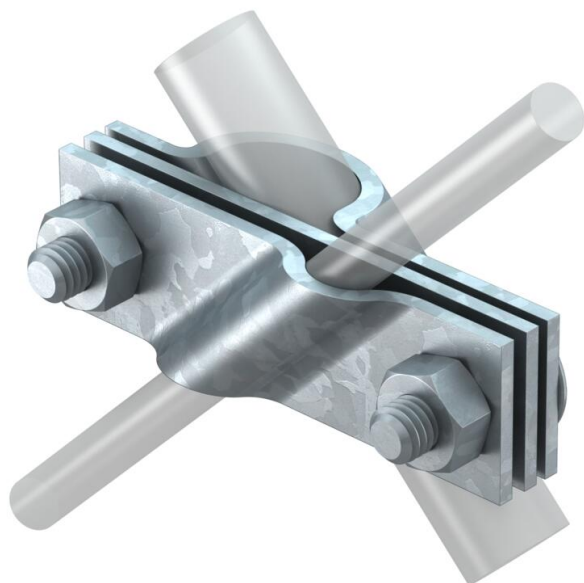

- для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;
- с промежуточной пластиной;
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5001641
Тип	2760 20 FT
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	д.круглого и плоского провода
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	27,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,5094 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001641



Размеры

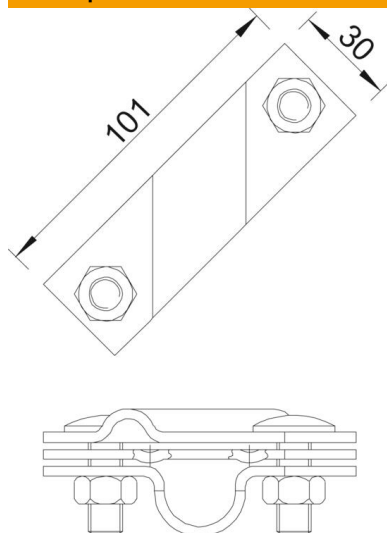

Размер A	101 мм
----------	--------

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	20 мм
для глубинного заземлителя	20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	7,9 кА
Посадка	Rd 8-10/FL40 мм
Промежуточная пластина	да
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	10 мм