


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001668

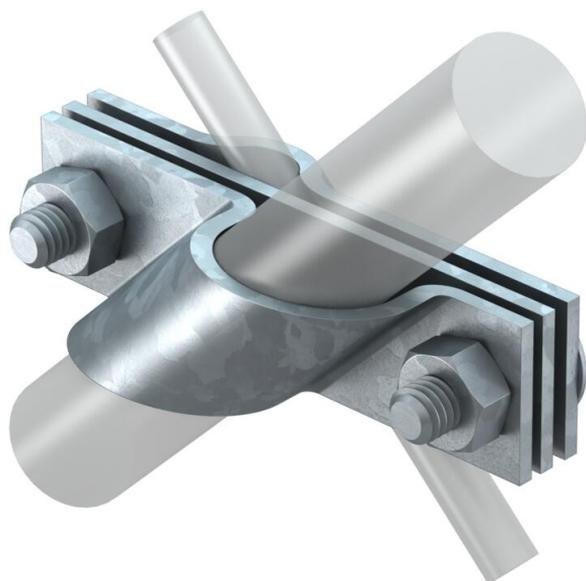

- для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;
- с промежуточной пластиной;
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5001668
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	д.круглого и плоского провода
Производитель	OBO
Размер	25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	38,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001668



Размеры

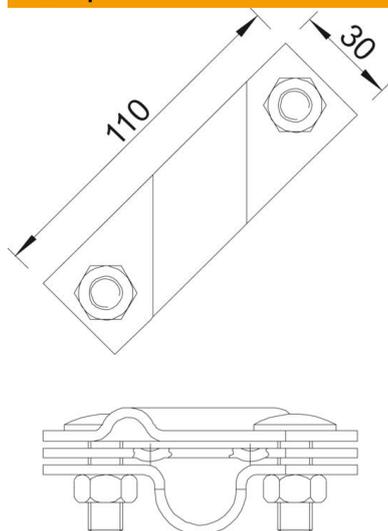

Размер A | 110 мм

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	25 мм
для глубинного заземлителя	25 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	8,5 кА
Посадка	Rd 8-10/FL40 мм
Промежуточная пластина	да
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	10 мм