


Технический паспорт

Соединительная скоба с двойной перемычкой

Артикульный номер: 5320707



- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- быстрый монтаж с помощью винта M10x30 из нержавеющей стали
- с пружинной шайбой
- 4 монтажных отверстия Ø 5,2 мм
- 2 монтажных отверстия Ø 6,9 мм

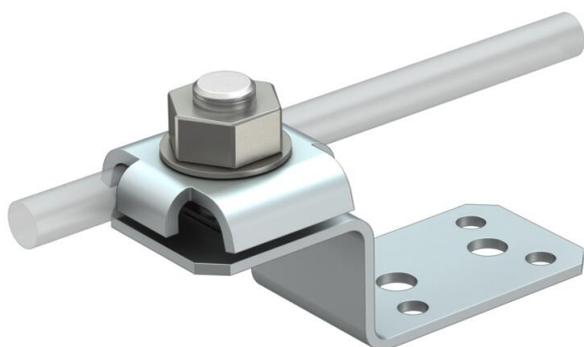

Alu Алюминий

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 5320707 |
| Тип | 287 DCT |
| Обозначение 1 | Подкладная пластина |
| Обозначение 2 | с двойной перемычкой |
| Производитель | OBO |
| Размер | 82x30x26 |
| Цвет | алюминиевый |
| Материал | Алюминий |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 6,45 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,3976 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Соединительная скоба с двойной перемычкой

Артикульный номер: 5320707



Размеры

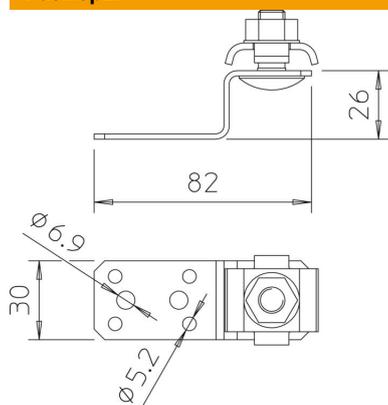

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Вид крепежного винта | Болт с полукруглой плоской головкой |
| Вид соединителя | Соединительная клемма |
| Токопроводящая способность | N/50 кА |
| Подходит для диаметра круглого провода, мин. | 8 мм |
| Посадка | 8 мм |
| Диапазон зажима мин. | 8 мм |