

Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M6
Артикульный номер: 1385003



Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	1385003
Тип	2900WM6 13.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Производитель	OBO
Размер	1/4"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,86 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1028 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385003



Размеры

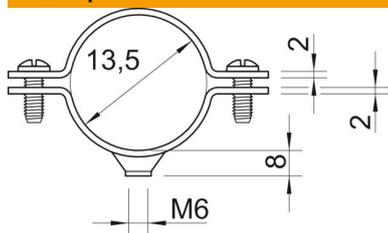

Длина	48 мм
Ширина	20 мм
Размер А	48 мм
Размер В	32 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d мин.	13,5 мм
Размер t	2 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер x	1 мм

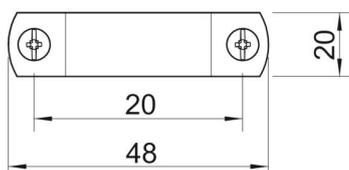

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	13,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	М6
Размер	1/4"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	М6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	М6 x 16
Диапазон зажима D макс.	13,5 мм
Диапазон зажима D мин.	12,5 мм
Устойчив к УФ	да